


Einachssystem YXCS

Teilenummer: 8031049

FESTO

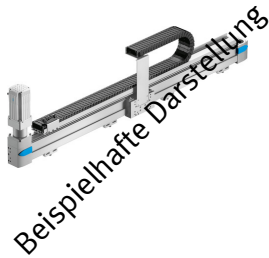

Datenblatt

Gesamtdatenblatt - Die einzelnen Werte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen | 0.1 mm/m |
| Einbaulage | waagrecht |
| Konstruktiver Aufbau | Einachssystem mit elektrischen Antriebsmodulen |
| Einschaltdauer | 100% |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90 % |
| Umgebungstemperatur | 5 °C ... 45 °C |
| Wartungsintervall | 2500 km |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Adapterplatte | Aluminium, eloxiert |
| Werkstoff Befestigungswinkel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Energieketten | PA-verstärkt |