



# Micro-Stößelventil SO-3-PK-3-B

Teilenummer: 10403

FESTO

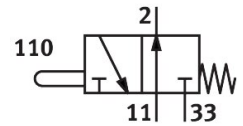

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal   | Wert                  |
|---|-----------------------|
| Ventilfunktion                                      | 3/2 offen monostabil  |
| Betätigungsart                                      | mechanisch            |
| Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 60 l/min              |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                      | PK-3                  |
| Betriebsdruck                                       | -0.95 bar ... 8 bar   |
| Rückstellart  | mechanische Feder     |
| Nennweite   | 1.8 mm                |
| Steuerart   | direkt                |
| Symbol  | 00991109              |
| LABS-Konformität                                    | VDMA24364-Zone III    |
| Umgebungstemperatur                                 | -10 °C ... 60 °C      |
| Betätigungskraft                                    | 6 N                   |
| Produktgewicht                                      | 7 g                   |
| Befestigungsart                                     | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1                           | PK-3                  |
| Pneumatischer Anschluss 2                           | PK-3                  |
| Werkstoff Gehäuse                                   | POM                   |