


Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-10-M1-L

FESTO

Teilenummer: 1361869

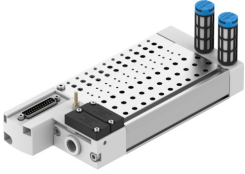

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	12 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.6 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	788 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung