


Wartungseinheit FRC-1-D-7-MAXI


Teilenummer: 162761

FESTO



Datenblatt

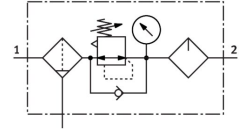

 Allgemeine Einsatzbedingungen

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	80 ml
Filterfeinheit	40 µm
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Symbol	00991761
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	0.1 MPa ... 1.6 MPa
Betriebsdruck	1 bar ... 16 bar
Druckregelbereich	0.5 bar ... 7 bar
Max. Druckhysterese	0.04 MPa
Max. Druckhysterese	0.4 bar
Max. Druckhysterese	5.8 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	8700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	2520 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC