


Schwenkflansch SNCS-40

Teilenummer: 174398

FESTO

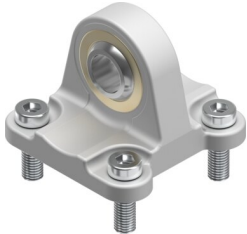

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C
Max. Belastbarkeit	1.5 kN
Produktgewicht	122 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Gelenklager	Stahl PTFE
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt