



# Spannmodul EV-40-5

Teilenummer: 184857

FESTO

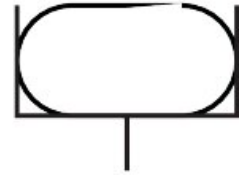

## Datenblatt

 Allgemeine Einsatzbedingungen

Merkmal	Wert
Hub	5 mm
Spannfläche	Ø 40
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Symbol	00991208
Betriebsdruck	≤0.6 MPa
Betriebsdruck	≤6 bar
Betriebsdruck	≤87 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen.
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 40 °C
Produktgewicht	52 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)