


# Vakuumsauger-Halter ESH-HE-4-G1/8

Teilenummer: 189256

FESTO

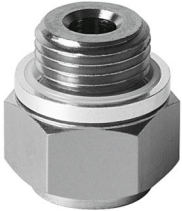

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Volumen	0.289 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	11 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumananschluss
Saugerbefestigung	M6
Vakuumananschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	Aluminium-Knetlegierung NBR POM Stahl
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl