


Vakuumsaugdüse VAD-3/8

Teilenummer: 19294

FESTO

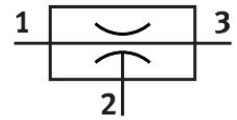

[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	1.5 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Symbol	00991482
Betriebsdruck	0.15 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	1.5 bar ... 10 bar
Betriebsdruck	21.75 psi ... 145 psi
Max. Vakuum	80 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-20 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Vakuumanschluss	G3/8
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss