


# Absperrventil HE-G3/8-LO

Teilenummer: 197133

FESTO

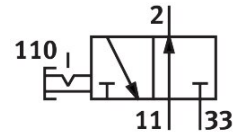

 Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung	keine
Symbol	00991672
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	1 bar ... 10 bar
C-Wert	20.95 l/sbar
b-Wert	0.42
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	5200 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Produktgewicht	1100 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss PBT