


# Anschlussblock MHP1-PR8-3-PI

Teilenummer: 197215

FESTO

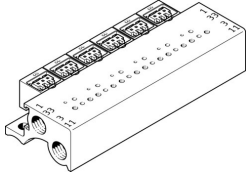

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 8  |
| Betriebsdruck                      | 0 bar ... 8 bar  |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L   |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C ... 60 °C   |
| Befestigungsart Anschlussplatte    | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Befestigungsart Ventil             | mit Innengewinde   |
| Pneumatischer Anschluss 1          | M7   |
| Pneumatischer Anschluss 3          | M7   |
| Werkstoff Anschlussplatte          | Aluminium-Knetlegierung                                    |