


Anschlussblock MHP1-PR8-3-PI-D9

Teilenummer: 197235

FESTO

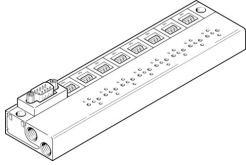

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmale	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	8
Betriebsdruck	0 bar ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung