


Batterieblock MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

Teilenummer: 197248

FESTO

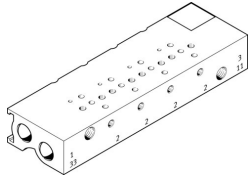

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Betriebsdruck	0 bar ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung