


# Verteilerblock FR-8-1/4

Teilenummer: 2078

FESTO

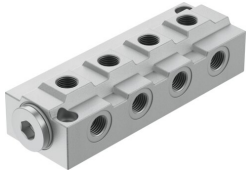

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11.5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 bar ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	14 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	230 g
Anzahl Abgänge	8
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss