


# Parallelbausatz EAMM-U-50-S38-40P-78

Teilenummer: 2155239

FESTO

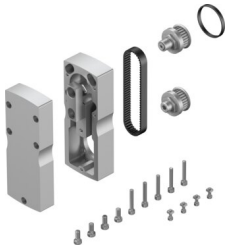

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße                    | 50                     |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Getriebeübersetzung         | 1:1                    |
| Max. Drehzahl               | 6000 1/min             |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III     |
| Lagertemperatur             | -25 °C ... 60 °C       |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP40                   |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C ... 60 °C       |
| Massenträgheitsmoment       | 12.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0.01 Nm                |
| Übertragbares Drehmoment    | 1 Nm                   |
| Produktgewicht              | 577 g                  |
| Schnittstellencode Aktuator | S38                    |
| Schnittstellencode Motor In | 40P                    |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform           |