


# Kupplungsgehäuse EAMK-A-E17-30

Teilenummer: 3780304

FESTO

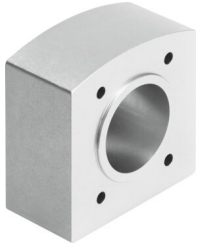

[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	62 mm
Aufnahmedurchmesser 2	62 mm
Nennlänge	49.5 mm
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Umgebungstemperatur	10 °C ... 40 °C
Produktgewicht	1010 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform