


# Axialbausatz EAMM-A-V20-28A

Teilenummer: 4505258

FESTO

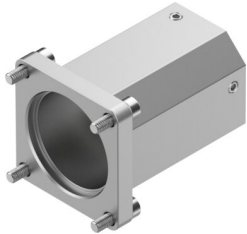

[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	36.4 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0.022 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	0.2 Nm
Produktgewicht	27 g
Schnittstellencode Aktuator	V20
Schnittstellencode Motor In	28A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform