


# Öler MS4N-LOE-1/4-U

Teilenummer: 535798

FESTO

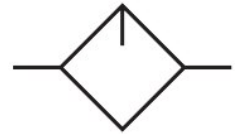

[PDF Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	36 cm <sup>3</sup>
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Symbol	00991532
Betriebsdruck	1 bar ... 12 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion	40 l/min
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	2200 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Ölviskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	354 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Druckguss Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe	PA