


Reglerplatte VABF-S4-2-R2C2-C-6

Teilenummer: 540159

FESTO

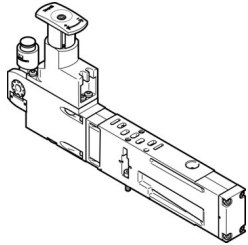

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Baubreite | 18 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 15407-2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Reglerfunktion | Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung |
| Symbol | 00991581 |
| Zuwahl Manometer | möglich |
| Betriebsdruck | 0.6 MPa |
| Betriebsdruck | 6 bar |
| Druckregelbereich | 0.02 MPa ... 0.6 MPa |
| Druckregelbereich | 0.2 bar ... 6 bar |
| Druckregelbereich | 2.9 psi ... 87 psi |
| Eingangsdruck 1 | 0.5 bar ... 10 bar |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölt Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Umgebungstemperatur | -5 °C ... 50 °C |
| Produktgewicht | 367 g |
| Befestigungsart Höhenverkettung | auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte |
| Anschluss Manometer | mit Halteklammer |
| Werkstoff Bedienteil | PA |
| Werkstoff Reglergehäuse | Aluminium-Druckguss |