


Axialbausatz EAMM-A-D32-40A

Teilenummer: 543147

FESTO

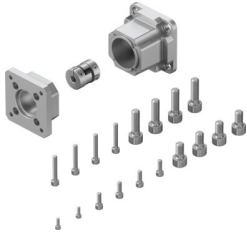

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge | 39.8 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 10000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 0.28 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 1.6 Nm |
| Produktgewicht | 130 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D32 |
| Schnittstellencode Motor In | 40A |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |