


Reglerplatte VABF-S3-2-R4C2-C-6

Teilenummer: 543536

FESTO

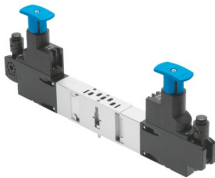

Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 2 und 4
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Symbol	00991580
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0.2 MPa ... 0.6 MPa
Druckregelbereich	2 bar ... 6 bar
Druckregelbereich	29 psi ... 87 psi
Eingangsdruck 1	0.5 bar ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	370 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss