



# Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S3-2-P1A3-G18

FESTO

Teilenummer: 544435

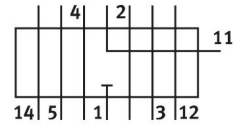

 Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1
Symbol	00991883
Betriebsdruck	-0.9 bar ... 10 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	146 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss