


# Reglerplatte VABF-S2-1-R3C2-C-6

Teilenummer: 546085

FESTO

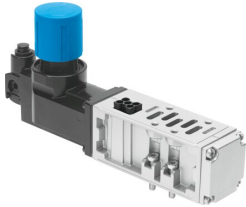

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmals	Wert
Baubreite	42 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkeftungung	Druckregler für 4
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Symbol	00991579
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0.1 MPa ... 0.6 MPa
Druckregelbereich	1 bar ... 6 bar
Druckregelbereich	14.5 psi ... 87 psi
Eingangsdruck 1	0.5 bar ... 10 bar
Eingangsdruck 1	0.05 MPa ... 1 MPa
Eingangsdruck 1	7.25 psi ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	640 g
Befestigungsart Höhenverkeftungung	auf Verkeftungungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss