


Reglerplatte VABF-S3-1-R7C2-C-6

Teilenummer: 546791

FESTO

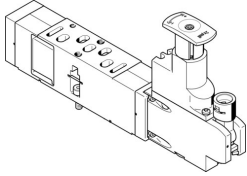

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmale	Wert
Baubreite	26 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkeftung	Druckregler für 4 reversibel
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Symbol	00991945
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0.05 MPa ... 0.6 MPa
Druckregelbereich	0.5 bar ... 6 bar
Druckregelbereich	7.25 psi ... 87 psi
Eingangsdruck 1	0.5 bar ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	305 g
Befestigungsart Höhenverkeftung	auf Verkeftungplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss