
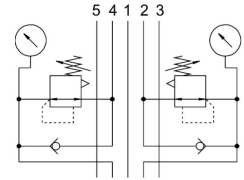


# Reglerplatte VABF-S1-2-R4C2-C-10

Teilenummer: 555764

FESTO

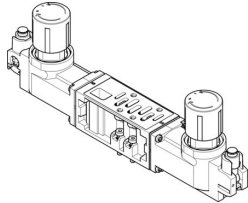

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	54 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 2 und 4
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Symbol	00991935
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0.1 MPa ... 1 MPa
Druckregelbereich	1 bar ... 10 bar
Druckregelbereich	14.5 psi ... 145 psi
Eingangsdruck 1	0.5 bar ... 10 bar
Eingangsdruck 1	0.05 MPa ... 1 MPa
Eingangsdruck 1	7.25 psi ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	1990 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss