
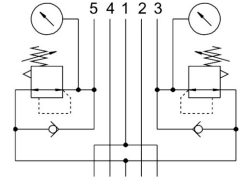



Reglerplatte VABF-S1-2-R5C2-C-6

Teilenummer: 555765

FESTO

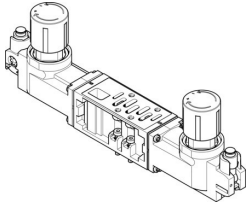

 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	54 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 2 und 4 reversibel
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Symbol	00991939
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0.05 MPa ... 0.6 MPa
Druckregelbereich	0.5 bar ... 6 bar
Druckregelbereich	7.25 psi ... 87 psi
Eingangsdruck 1	0.5 bar ... 10 bar
Eingangsdruck 1	0.05 MPa ... 1 MPa
Eingangsdruck 1	7.25 psi ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	1990 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss