
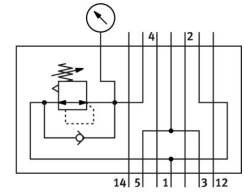


# Reglerplatte VABF-S1-2-R7C2-C-10

Teilenummer: 555770

FESTO

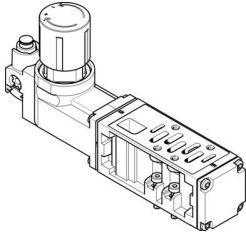

[PDF Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmale                           | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Baubreite                          | 54 mm  |
| Basierend auf Norm                 | ISO 5599-1   |
| Einbaulage                         | beliebig   |
| Pneumatische Höhenverkeftung       | Druckregler für 4 reversibel                               |
| Reglerfunktion                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung           |
| Symbol                             | 00991945   |
| Zuwahl Manometer                   | möglich  |
| Druckregelbereich                  | 0.05 MPa ... 1 MPa   |
| Druckregelbereich                  | 0,5 bar ... 10 bar   |
| Druckregelbereich                  | 7.25 psi ... 145 psi                                       |
| Eingangsdruck 1                    | 0,5 bar ... 10 bar   |
| Eingangsdruck 1                    | 0.05 MPa ... 1 MPa   |
| Eingangsdruck 1                    | 7.25 psi ... 145 psi                                       |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Schutzart                          | IP65<br>NEMA 4   |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C ... 50 °C  |
| Produktgewicht                     | 1230 g   |
| Befestigungsart Höhenverkeftung    | auf Verkeftungplatte<br>auf Einzelanschlussplatte          |
| Anschluss Manometer                | mit Halteklammer   |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform   |
| Werkstoff Bedienteil               | PA   |
| Werkstoff Reglergehäuse            | Aluminium-Druckguss  |