



# Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-16-M1

FESTO

Teilenummer: 557665

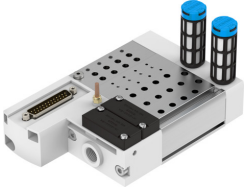

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	12 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	16
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.6 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	1093 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung