


# Axialbausatz EAMM-A-K38-70A

Teilenummer: 557981

FESTO

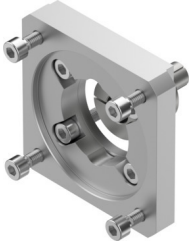

[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert             |
|-----------------------------|------------------|
| Einbaulage                  | beliebig         |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L   |
| Lagertemperatur             | -25 °C ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %         |
| Schutzart                   | IP40             |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment    | 4.4 Nm           |
| Produktgewicht              | 200 g            |
| Schnittstellencode Aktuator | K38              |
| Schnittstellencode Motor In | 70A              |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform     |