


Wellenzapfen EAMB-16-7-8X15-8X10

Teilenummer: 558034

FESTO

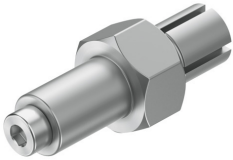

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	8 mm
Baugröße	50
Nennlänge	15 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0.45 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	4.5 Nm
Produktgewicht	20.2 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform