



Anschlussplatte VMPAL-AP-20-QS5/16"-1-T1

FESTO

Teilenummer: 561033

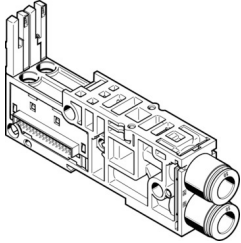

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	21.2 mm
Länge	107.3 mm
Rastermaß	21.2 mm
Ventilgröße	20 mm
Druckzonentrennung	Kanal 1
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Maximale Anzahl Ventilsolen	1
Betriebsdruck	-0.09 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0.9 bar ... 10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Steuerdruck	3 bar ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	76.88 g
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 5/16"
Pneumatischer Anschluss 4	für Schlauch Außen-Ø 5/16"
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt