


# L-Steckverschraubung QBL-1/8-3/8-U-M

Teilenummer: 562578

FESTO

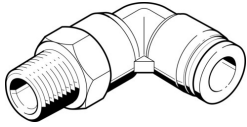

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	5.994 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Bauform	L-Form
Gebindegröße	5
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.095 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.95 bar ... 10 bar
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	13.775 psi ... 145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Produktgewicht	25.203 g
Befestigungsart	Außensechskant SW17
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 3/8"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 °F ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Gewindedichtung	NBR
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei