


# Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-10

Teilenummer: 566650

FESTO

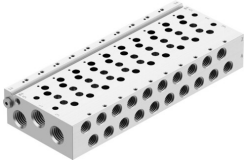

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	16 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	16
Betriebsdruck	-0.09 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0.9 bar ... 10 bar
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1.5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.65 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	3 Nm
Produktgewicht	824 g
Anschluss Steuerluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung