


Steckdosenleitung NEBV-HSG2-P-5-N-LE2

Teilenummer: 566669

FESTO

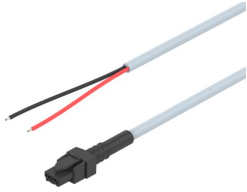

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	70 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschluss technik	Anschlussbild S
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild	00995631
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschluss technik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Betriebsspannungsbereich DC	0 V ... 60 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	3 A
Kabellänge	5 m
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Kabeldurchmesser	3.4 mm
Kabelaufbau	2 x 0,14 mm ²
Leiter-Nennquerschnitt	0.14 mm ²
Aderenden	abgemantelt stumpf abgeschnitten
Schutzart	IP40
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 60 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Gehäuse	POM

Merkmal	Wert
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinkt
Werkstoff Isolierhülle	PVC