


Einspeisemodul VMPAL-SP

Teilenummer: 570774

FESTO

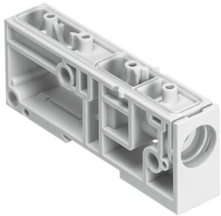

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Breite | 23.2 mm |
| Länge | 107.3 mm |
| Ventilinselaufbau | Ventilgrößen mischbar |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | -0.9 bar ... 10 bar |
| Steuerdruck | 0.3 MPa ... 0.8 MPa |
| Steuerdruck | 3 bar ... 8 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -5 °C ... 50 °C |
| Produktgewicht | 50 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Cartridge 20 mm |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Einspeisemodul | Aluminium-Knetlegierung PA-verstärkt |