


Versorgungsplatte VABF-B10-25-P1A4-G14

Teilenummer: 8026318

FESTO

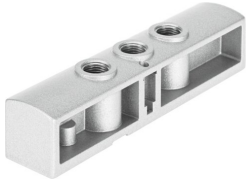

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmale	Wert
Betriebsdruck	-0.09 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0.9 bar ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Produktgewicht	110 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	Aluminium-Druckguss