


# Parallelbausatz EAMM-U-86-D60-60P-102

Teilenummer: 8058982

FESTO

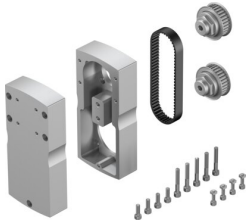

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0.25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9.5 Nm
Produktgewicht	2500 g
Schnittstellencode Aktuator	D60
Schnittstellencode Motor In	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform