


Vakuumfilter OAFF-G3-5

Teilenummer: 8068944

FESTO

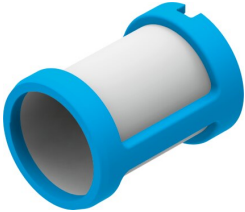

[PDF Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Filterfeinheit	40 µm
Gebindegröße	10
Symbol	00991483
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1 g
Befestigungsart	aufschiebbar einrastend
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	Gewebe PA
Werkstoff Gehäuse	POM
Abwurfimpulstauglichkeit	0.7 MPa
Abwurfimpulstauglichkeit	7 bar
Abwurfimpulstauglichkeit	101.5 psi