


Stoßdämpferhalter DAYP-L8-40

Teilenummer: 8069008

FESTO

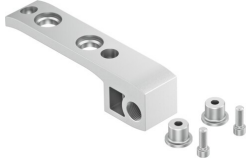

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Produktgewicht	560 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform kupferfrei
Werkstoff Anschläge	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Anschlagsschraube	Stahl, verzinkt
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt