


# Getriebe EMGA-40-A-G3-40P

Teilenummer: 8085342

FESTO

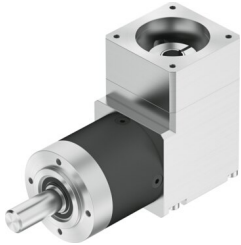

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	40 mm
Verdrehspiel	0.35 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	18000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	4.5 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.049 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	7 Nm
Max. Wirkungsgrad	95 %
Verdrehsteifigkeit	0.8 Nm/arcmin
Produktgewicht	500 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	200 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	200 N
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	40P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform