


Axialbausatz EAMM-A-V32-60AA

Teilenummer: 8092271

FESTO

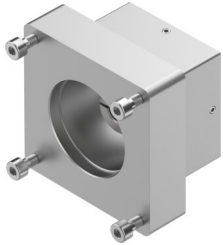

[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	42 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0.19 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.5 Nm
Produktgewicht	203 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	60AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform