


Montageplatte VABA-B14-FL12-FL14

Teilenummer: 8098889

FESTO

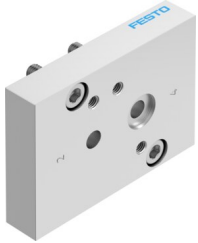

[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	1,5 bar ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C ... 60 °C
Mediumstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Produktgewicht	188 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschlussbild Flansch 1/2 mit NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 4	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschlussbild Flansch 1/2 mit NAMUR Anschlussbild
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung