


Axialbausatz EAMM-A-S48-60AA

Teilenummer: 8105935

FESTO

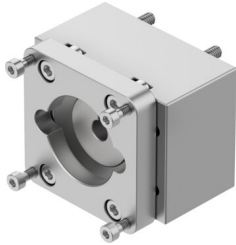

[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	415 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	60AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform