


# Parallelbausatz EAMM-U-86-D50-80PB-102

Teilenummer: 8107089

FESTO

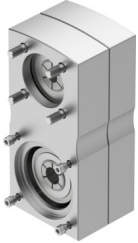

[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße                    | 86                    |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Max. Drehzahl               | 5000 1/min            |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur             | -25 °C ... 60 °C      |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP40                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C ... 60 °C      |
| Massenträgheitsmoment       | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0.25 Nm               |
| Übertragbares Drehmoment    | 9.5 Nm                |
| Produktgewicht              | 2500 g                |
| Schnittstellencode Aktuator | D50                   |
| Schnittstellencode Motor In | 80PB<br>80R           |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform          |