


Axialbausatz EAMM-A-P5-28B-38AA

Teilenummer: 8107710

FESTO

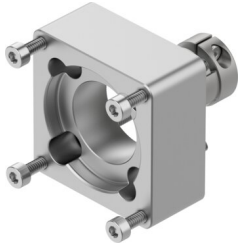

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	17.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	59 g
Schnittstellencode Aktuator	P5-28B
Schnittstellencode Motor In	38AA
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform