


Axialbausatz EAMM-A-S62-80PB

Teilenummer: 8110208

FESTO

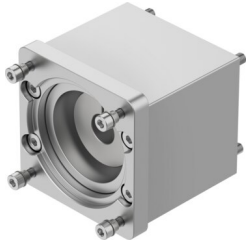

[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	978 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	80PB 80R
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform