



Vertikal-Versorgungsplatte VMPA14-VSP-QS6

FESTO

Teilenummer: 8110627

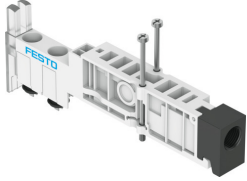

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	14 mm
Symbol	00991883
Betriebsdruck	-0.09 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0.9 bar ... 10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Steuerdruck	3 bar ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	35 g
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	PA-verstärkt