


Doppelnippel NPFC-DS-G14-G14-M

Teilenummer: 8142585

FESTO

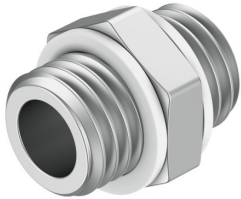

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	9.05 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	9.05 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	17.82 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC