


Elektrik-Anschaltung VABA-S6-1-PT

Teilenummer: 8152353

FESTO

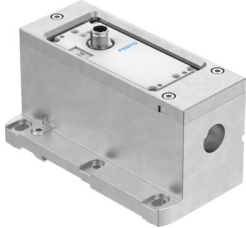

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Verpolungsschutz	Separat für Power System (PS) und Power Load (PL)
Max. Anzahl Ventilplätze	16
Maximale Anzahl Ventilspulen	32
Baudrate	38,4 kbit/s
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren	typisch 30 mA
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last	typisch 30 mA
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Restwelligkeit	4 Vss
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	690 g
IO-Link, Connection technology	Device 5-polig
IO-Link, Protokollversion	Device V 1.1
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Port class	Device B
IO-Link, Anzahl Ports	Device 1
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimale Zykluszeit	Device 3,2 ms
Max. Leitungslänge	20 m
Kommunikationstypen	IO-Link
Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss