


# Parallelbausatz EAMM-U-50-D32-40P-48

Teilenummer: 8164734

FESTO

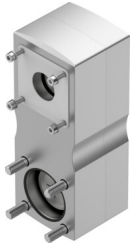

[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0.01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	479 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	40P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform