


Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-4-KU

Teilenummer: 9388

FESTO

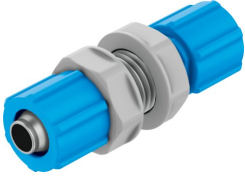

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 3.4 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Schott |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa ... 1 MPa |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar ... 10 bar |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -13.775 psi ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter |
| Werkstoff Überwurfmutter | POM |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Mutter | POM |
| Werkstoff Verbinder | POM |